


# フレキシブルチューブ付測温抵抗体

- プラスチック加工機械に最適
- 精度；PT100Ω、クラス“A” (DIN)
- スプリングとバイオネットキャップによりアダプタへ固定
- 標準外径； $\varnothing 4.75\text{mm}$
- BX 外装標準を持つ 1.5 m (60") フレキシブルケーブル
- 連続的な 260°C (500°F) までの温度範囲  
[オプションで 480°Cケーブルが選択可能]

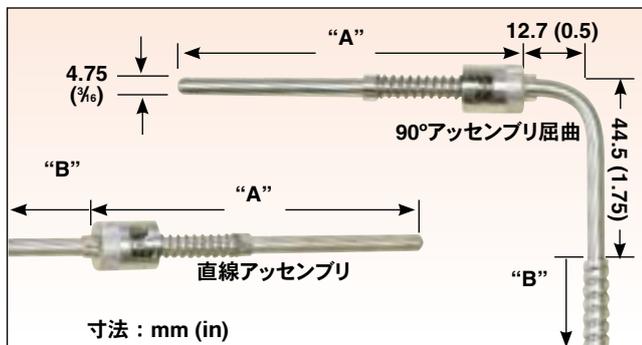

OTPコネクタまたはU字型圧着端子が標準装備されています。下の表をご覧ください。



#26 AWG銅ニッケルメッキ絶縁PFA、BX外装のPFAジャケットケーブル


BT-090-RTD-21/4-60-1

ご注文：価格と詳細については [jp.omega.com/cf-000\\_090\\_bt-000\\_090\\_rtd](http://jp.omega.com/cf-000_090_bt-000_090_rtd) をご覧ください

型番*	端末	屈曲	"A" ** mm
BT-000-RTD-2 1/4-60-1	U字型	直線	60
BT-000-RTD-2 1/4-60-2	OTPコネクタ	直線	60
BT-000-RTD-3 1/2-60-1	U字型	直線	90
BT-000-RTD-3 1/2-60-2	OTPコネクタ	直線	90
BT-090-RTD-2 1/4-60-1	U字型	90°	60
BT-090-RTD-2 1/4-60-2	OTPコネクタ	90°	60
BT-090-RTD-3 1/2-60-1	U字型	90°	90
BT-090-RTD-3 1/2-60-2	OTPコネクタ	90°	90


挿入とパイプのためのアダプタの使用も可能です。下記をご覧ください。\* 外装ケーブルのその他の長さについては、5フィート (60") 以上では1フィートごとに追加費用がかかります。型番の“-60”を希望の長さに変更します。\*\* その他“A”の長さが利用可能です。6" 以上の場合は1インチあたり追加費用がかかります。

注文例：BT-090-RTD-3 1/2-120-1、90度屈曲プローブ、直径3 1/2“A”、U字型フレキシブル外装ケーブル120"

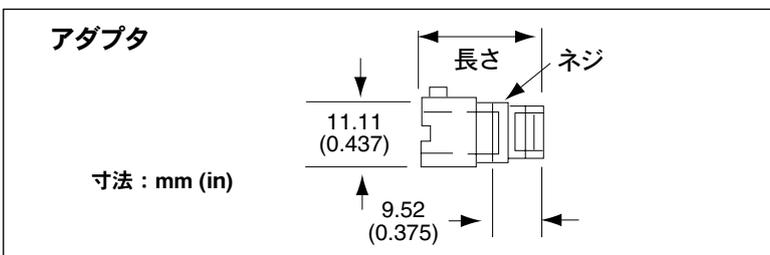

型番	長さ (in)	ネジサイズ
BTA-1	7/8	1/8-27 NPT
BTA-2	7/8	3/8-24
BTA-3	1 3/8	1/8-27 NPT
BTA-4	1 3/8	3/8-24
BTA-5	2 1/2	1/8-27 NPT
BTA-6	2 1/2	3/8-24

## [OMEGAの構成]

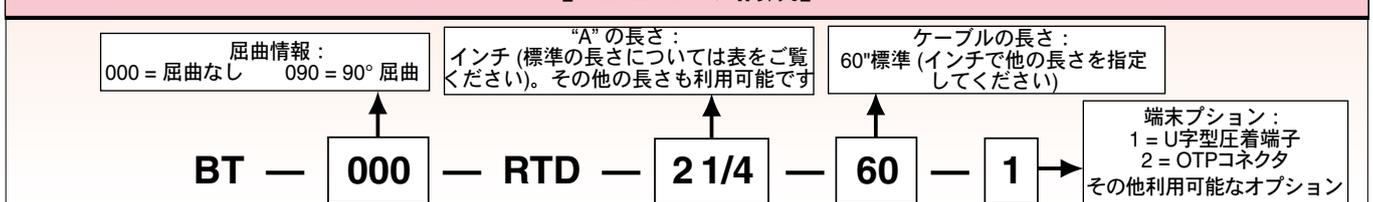


注文例：BT-090-RTD-2 1/4-60-1

# コンプレッションフィッティング付 測温抵抗体



- プラスチック加工機械に理想的
- 精度；PT100Ω、クラス“A” (DIN)
- 標準外径；Ø4.75mm
- NPT1/8 コンプレッションフィッティング (材質：黄銅)
- BX 外装標準を持つ 1.5 m (60") フレキシブルケーブル
- 連続的な 260°Cまでの温度範囲  
[ オプションで 480°Cケーブルが利用可能 ]

OTPコネクタまたはU字型圧着端子が標準装備されています。下の表をご覧ください。

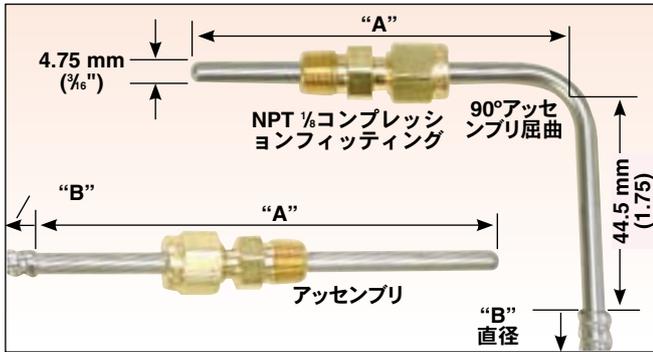

#26 AWG銅ニッケルメッキフレキシブルな外装のPFAジャケットケーブル

CF-000-RTD-2-60-1

ご注文：価格と詳細については[jp.omega.com/cf-000\\_090\\_bt-000\\_090\\_rtd](http://jp.omega.com/cf-000_090_bt-000_090_rtd)をご覧ください


型番*	端末	屈曲	"A" ** mm
CF-000-RTD-2-60-1	U字型	直線	50 mm
CF-000-RTD-2-60-2	OTPコネクタ	直線	50 mm
CF-000-RTD-4-60-1	U字型	直線	100 mm
CF-000-RTD-4-60-2	OTPコネクタ	直線	100 mm
CF-090-RTD-2-60-1	U字型	90°	50 mm
CF-090-RTD-2-60-2	OTPコネクタ	90°	50 mm
CF-090-RTD-4-60-1	U字型	90°	100 mm
CF-090-RTD-4-60-2	OTPコネクタ	90°	100 mm

\* その他外装ケーブルの長さに関しては、5 フィート (60") 以上ではフィートごとに追加コストがかかり、型番の "-60" を希望の長さに変更します。

\*\* その他 A の長さは、6" 以上ごとに追加費用がかかります。

注文例：CF-000-RTD-2-60-1、直線圧縮スタイル、2" "A" 直径、NPT 1/8コンプレッションフィッティング端子を持つ 60" ケーブル

## [OMEGAの構成]

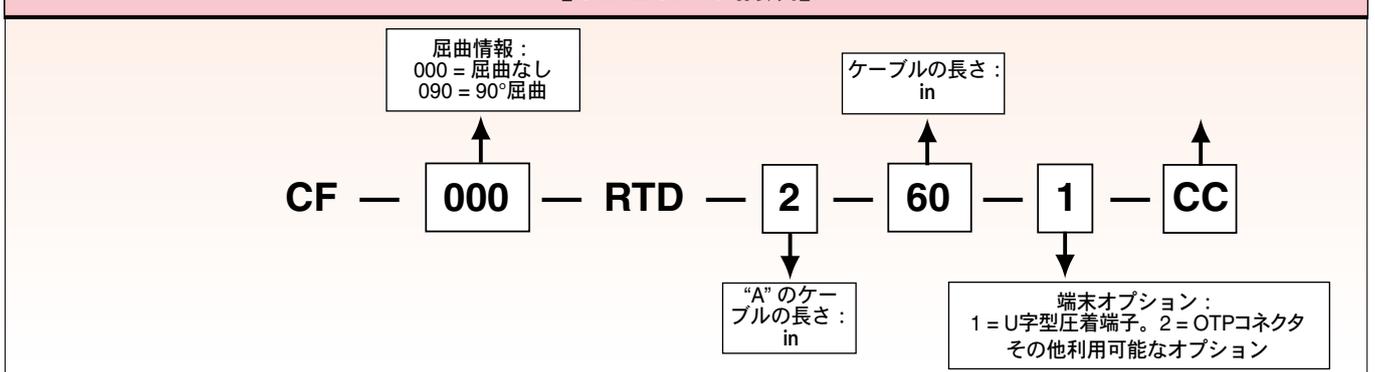

注文例：CF-000-RTD-2-60-1