

ZWシリーズ用 デュアルM12ケーブル

DM12CAB



- ✓ 金めっき接点付き8ピンM12コネクタ
- ✓ ストレートまたは直角接続部
- ✓ 28ゲージ錫めっき銅撚り線
- ✓ PVC絶縁: -25~105°C
非動作時: -40~105°C
- ✓ 絶縁定格300Vのシールド付導線

この延長ケーブルを使用して、OMEGA™ ZW シリーズやスマートセンサなどの送信機やセンサを接続し、計装を処理できます。各延長ケーブルは、7本の導線と1本のドレンワイヤを備え、各端部に8ピンM12コネクタが付属しています。ストレートまたは直角コネクタ付きで入手でき、3種類の長さ(1、3、または5 m)が標準で用意されています。

仕様

絶縁: PVC

温度範囲:

動作状態: -25~105°C

非動作状態: -40~105°C

電圧定格: 300V


絶縁抵抗: 10 MΩ/KM20°C

ケーブル色: 黒

アセンブリ: ドレンワイヤ付き編組みシールド

ジャケット径: 4.8 mm

ナット: M12ニッケル垂鉛銅合金

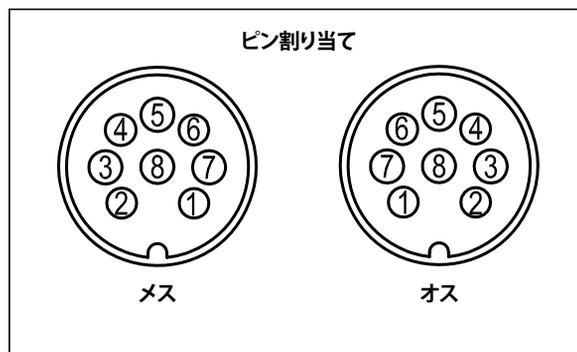

導線配置/色: 1/黒、2/茶、3/赤、4/オレンジ、5/ドレン、6/緑、7/青、8/紫

ご注文	
型番	説明
DM12CAB-8-1	デュアルM12型8ピンコネクタ、ケーブル 1 m
DM12CAB-8-1-RA	デュアルM12型直角8ピンコネクタ、ケーブル 1 m
DM12CAB-8-3	デュアルM12型 8ピンコネクタ、ケーブル 3 m
DM12CAB-8-3-RA	デュアルM12型直角8ピンコネクタ、ケーブル 3 m
DM12CAB-8-5	デュアルM12型 8ピンコネクタ、ケーブル 5m
DM12CAB-8-5-RA	デュアルM12型 直角8ピンコネクタ、ケーブル 5 m