


クイック脱着熱電対

標準サイズコネクタ付 (ミリ寸法 / インチ寸法)

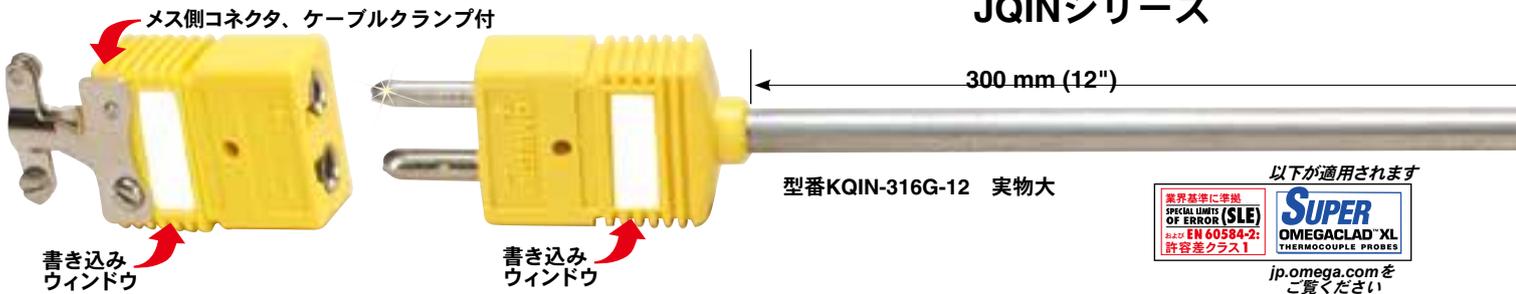

- オス型コネクタ付
- 標準サイズ、ASTM/ANSI カラーコネクタ本体
- 304、310、316、321 SS、Inconel® または Super OMEGA CLAD® XL シースの選択肢

- LCPとセラミックコネクタ選択可能
- 耐振動、耐高温、耐高圧
- コネクタ本体、最大耐熱温度 180℃

Note: コネクタは 150 ~ 180℃ の間でわずかに変色する可能性があります、電気的特性には影響しません。

標準クイック脱着プローブ

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/jqin をご覧ください				
熱電対タイプ/材質	シース 外径 mm	型番 (長さ: 300 mm)	型番 (長さ: 450 mm)	型番 (長さ: 600 mm)
鉄-コンスタンタン インコネルシース J	1.5	JQIN-M15(*)-300	JQIN-M15(*)-450	JQIN-M15(*)-600
	3.0	JQIN-M30(*)-300	JQIN-M30(*)-450	JQIN-M30(*)-600
	4.5	JQIN-M45(*)-300	JQIN-M45(*)-450	JQIN-M45(*)-600
	6.0	JQIN-M60(*)-300	JQIN-M60(*)-450	JQIN-M60(*)-600
鉄-コンスタンタン 304 SSシース J	1.5	JQSS-M15(*)-300	JQSS-M15(*)-450	JQSS-M15(*)-600
	3.0	JQSS-M30(*)-300	JQSS-M30(*)-450	JQSS-M30(*)-600
	4.5	JQSS-M45(*)-300	JQSS-M45(*)-450	JQSS-M45(*)-600
	6.0	JQSS-M60(*)-300	JQSS-M60(*)-450	JQSS-M60(*)-600
CHROMEGA®-ALOMEGA® インコネルシース K	1.5	KQIN-M15(*)-300	KQIN-M15(*)-450	KQIN-M15(*)-600
	3.0	KQIN-M30(*)-300	KQIN-M30(*)-450	KQIN-M30(*)-600
	4.5	KQIN-M45(*)-300	KQIN-M45(*)-450	KQIN-M45(*)-600
	6.0	KQIN-M60(*)-300	KQIN-M60(*)-450	KQIN-M60(*)-600
CHROMEGA®-ALOMEGA® 304 SSシース K	1.5	KQSS-M15(*)-300	KQSS-M15(*)-450	KQSS-M15(*)-600
	3.0	KQSS-M30(*)-300	KQSS-M30(*)-450	KQSS-M30(*)-600
	4.5	KQSS-M45(*)-300	KQSS-M45(*)-450	KQSS-M45(*)-600
	6.0	KQSS-M60(*)-300	KQSS-M60(*)-450	KQSS-M60(*)-600
CHROMEGA®-ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL シース K	1.5	KQXL-M15(*)-300	KQXL-M15(*)-450	KQXL-M15(*)-600
	3.0	KQXL-M30(*)-300	KQXL-M30(*)-450	KQXL-M30(*)-600
	4.5	KQXL-M45(*)-300	KQXL-M45(*)-450	KQXL-M45(*)-600
	6.0	KQXL-M60(*)-300	KQXL-M60(*)-450	KQXL-M60(*)-600
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL シース N	1.5	NQXL-M15(*)-300	NQXL-M15(*)-450	NQXL-M15(*)-600
	3.0	NQXL-M30(*)-300	NQXL-M30(*)-450	NQXL-M30(*)-600
	4.5	NQXL-M45(*)-300	NQXL-M45(*)-450	NQXL-M45(*)-600
	6.0	NQXL-M60(*)-300	NQXL-M60(*)-450	NQXL-M60(*)-600
CHROMEGA®-コンスタンタン インコネルシース E	1.5	EQIN-M15(*)-300	EQIN-M15(*)-450	EQIN-M15(*)-600
	3.0	EQIN-M30(*)-300	EQIN-M30(*)-450	EQIN-M30(*)-600
	4.5	EQIN-M45(*)-300	EQIN-M45(*)-450	EQIN-M45(*)-600
	6.0	EQIN-M60(*)-300	EQIN-M60(*)-450	EQIN-M60(*)-600
CHROMEGA®-コンスタンタン 304 SSシース E	1.5	EQSS-M15(*)-300	EQSS-M15(*)-450	EQSS-M15(*)-600
	3.0	EQSS-M30(*)-300	EQSS-M30(*)-450	EQSS-M30(*)-600
	4.5	EQSS-M45(*)-300	EQSS-M45(*)-450	EQSS-M45(*)-600
	6.0	EQSS-M60(*)-300	EQSS-M60(*)-450	EQSS-M60(*)-600
銅-コンスタンタン インコネルシース T	1.5	TQIN-M15(*)-300	TQIN-M15(*)-450	TQIN-M15(*)-600
	3.0	TQIN-M30(*)-300	TQIN-M30(*)-450	TQIN-M30(*)-600
	4.5	TQIN-M45(*)-300	TQIN-M45(*)-450	TQIN-M45(*)-600
	6.0	TQIN-M60(*)-300	TQIN-M60(*)-450	TQIN-M60(*)-600
銅-コンスタンタン 304 SSシース T	1.5	TQSS-M15(*)-300	TQSS-M15(*)-450	TQSS-M15(*)-600
	3.0	TQSS-M30(*)-300	TQSS-M30(*)-450	TQSS-M30(*)-600
	4.5	TQSS-M45(*)-300	TQSS-M45(*)-450	TQSS-M45(*)-600
	6.0	TQSS-M60(*)-300	TQSS-M60(*)-450	TQSS-M60(*)-600

* 温接点タイプの指定: G (接地)、E (露出)、U (非接地)。310 SS、316 SS、または 321 SS シースで注文するには、型番の "SS" をそれぞれ "310SS"、"316SS"、または "321SS" に変更します。50 ~ 300 mm の長さまたは 600 mm を超える長さは、カスタマーサービスにお問い合わせください。タイプ N インコネルシースで選択可能です。型番については、カスタマーサービスにお問い合わせください。追加費用はかかりません。
 注文例: KQSS-M30U-300、成形温接点のクイック脱着プローブ、タイプ K (Chromega®-Alomega®)、304SS シース、外径 3 mm、非接地型温接点、長さ 300 mm



Note : コネクタは 150 ~ 180°Cの間でわずかに変色する可能性があります、電気的特性には影響しません。

割引率一覧表	
1-10	0%
11-24	10%
25-49	15%
50以上	カスタマーサービスに連絡

300 mm (12")

OMEGA®クイック脱着成形熱電対アセンブリは、1.5、3、4.5、および6 mm (1/16、1/8、3/16、および1/4")のシース外径、標準の300、450、および600 mm (12、18、および24")の長さで選択可能です。

カスタム長さでも選択可能です。詳細はカスタマーサービスにお問い合わせください。



最大許容差のOMEGA CLAD®ワイヤから製造されています。プローブは外径の2~3倍まで曲げられます。

インチ寸法-標準クイック脱着プローブ

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/ljqinをご覧ください

熱電対タイプ/材質	シース外径 (in)	型番 (長さ: 12in)	型番 (長さ: 18in)	型番 (長さ: 24in)
鉄-コンスタンタン インコネルシース J	1/16	JQIN-116(*)-12	JQIN-116(*)-18	JQIN-116(*)-24
	1/8	JQIN-18(*)-12	JQIN-18(*)-18	JQIN-18(*)-24
	3/16	JQIN-316(*)-12	JQIN-316(*)-18	JQIN-316(*)-24
	1/4	JQIN-14(*)-12	JQIN-14(*)-18	JQIN-14(*)-24
鉄-コンスタンタン 304 SSシース J	1/16	JQSS-116(*)-12	JQSS-116(*)-18	JQSS-116(*)-24
	1/8	JQSS-18(*)-12	JQSS-18(*)-18	JQSS-18(*)-24
	3/16	JQSS-316(*)-12	JQSS-316(*)-18	JQSS-316(*)-24
	1/4	JQSS-14(*)-12	JQSS-14(*)-18	JQSS-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® インコネルシース K	1/16	KQIN-116(*)-12	KQIN-116(*)-18	KQIN-116(*)-24
	1/8	KQIN-18(*)-12	KQIN-18(*)-18	KQIN-18(*)-24
	3/16	KQIN-316(*)-12	KQIN-316(*)-18	KQIN-316(*)-24
	1/4	KQIN-14(*)-12	KQIN-14(*)-18	KQIN-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304 SSシース K	1/16	KQSS-116(*)-12	KQSS-116(*)-18	KQSS-116(*)-24
	1/8	KQSS-18(*)-12	KQSS-18(*)-18	KQSS-18(*)-24
	3/16	KQSS-316(*)-12	KQSS-316(*)-18	KQSS-316(*)-24
	1/4	KQSS-14(*)-12	KQSS-14(*)-18	KQSS-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL シース K	1/16	KQXL-116(*)-12	KQXL-116(*)-18	KQXL-116(*)-24
	1/8	KQXL-18(*)-12	KQXL-18(*)-18	KQXL-18(*)-24
	3/16	KQXL-316(*)-12	KQXL-316(*)-18	KQXL-316(*)-24
	1/4	KQXL-14(*)-12	KQXL-14(*)-18	KQXL-14(*)-24
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL シース N	1/16	NQXL-116(*)-12	NQXL-116(*)-18	NQXL-116(*)-24
	1/8	NQXL-18(*)-12	NQXL-18(*)-18	NQXL-18(*)-24
	3/16	NQXL-316(*)-12	NQXL-316(*)-18	NQXL-316(*)-24
	1/4	NQXL-14(*)-12	NQXL-14(*)-18	NQXL-14(*)-24
CHROMEQA®-コンスタンタン インコネルシース E	1/16	EQIN-116(*)-12	EQIN-116(*)-18	EQIN-116(*)-24
	1/8	EQIN-18(*)-12	EQIN-18(*)-18	EQIN-18(*)-24
	3/16	EQIN-316(*)-12	EQIN-316(*)-18	EQIN-316(*)-24
	1/4	EQIN-14(*)-12	EQIN-14(*)-18	EQIN-14(*)-24
CHROMEQA®-コンスタンタン 304 SSシース E	1/16	EQSS-116(*)-12	EQSS-116(*)-18	EQSS-116(*)-24
	1/8	EQSS-18(*)-12	EQSS-18(*)-18	EQSS-18(*)-24
	3/16	EQSS-316(*)-12	EQSS-316(*)-18	EQSS-316(*)-24
	1/4	EQSS-14(*)-12	EQSS-14(*)-18	EQSS-14(*)-24
銅-コンスタンタン インコネルシース T	1/16	TQIN-116(*)-12	TQIN-116(*)-18	TQIN-116(*)-24
	1/8	TQIN-18(*)-12	TQIN-18(*)-18	TQIN-18(*)-24
	3/16	TQIN-316(*)-12	TQIN-316(*)-18	TQIN-316(*)-24
	1/4	TQIN-14(*)-12	TQIN-14(*)-18	TQIN-14(*)-24
銅-コンスタンタン 304 SSシース T	1/16	TQSS-116(*)-12	TQSS-116(*)-18	TQSS-116(*)-24
	1/8	TQSS-18(*)-12	TQSS-18(*)-18	TQSS-18(*)-24
	3/16	TQSS-316(*)-12	TQSS-316(*)-18	TQSS-316(*)-24
	1/4	TQSS-14(*)-12	TQSS-14(*)-18	TQSS-14(*)-24

* 温度接点タイプの指定：G (接地)、E (露出)、U (非接地)。

310、316、または 321 SS シースでご注文の際は、型番の "SS" をそれぞれ "310SS"、"316SS"、または "321SS" に変更します。追加費用はかかりません。2 ~ 12" または 24" を超える長さは、カスタマーサービスにお問い合わせください。タイプ N インコネルシースで選択可能です。

部品番号については、カスタマーサービスにお問い合わせください。

注例：KQSS-18U-12、成形温度接点のクイック脱着プローブ、タイプ K (Chromega®-Alomega®)、304SS シース、1/8" 外径、非接地型温度接点、長さ 12"