

熱電対プローブ

高温M12成形コネクタ付


インチサイズとミリサイズ



M12LCPシリーズ

M12LCP-KSS-1/4-U-0600

- ✓ タイプJ、K、T、Eの熱電対
- ✓ シングルおよびデュアルエレメント構成
- ✓ 非接地型温接点
- ✓ -50~260°C (-58~500°F)
コネクタ温度範囲
- ✓ IP65成形4ピンM12コネクタ

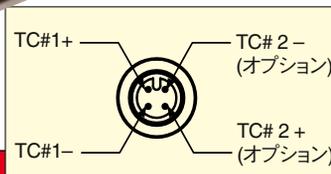

M12CM-EXTT-K-R-F-3
延長ケーブル、別売

インチ

ご注文:

型番	プローブ長さ	外径	熱電対タイプ	シース材料
M12LCP-JSS-1/8-U-0600	6"	1/8	J	304 SST
M12LCP-JSS-1/4-U-0600	6"	1/4	J	304 SST
M12LCP-KSS-1/8-U-0600	6"	1/8	K	304 SST
M12LCP-KSS-1/4-U-0600	6"	1/4	K	304 SST
M12LCP-KIN-1/8-U-0600	6"	1/8	K	Inconel 600
M12LCP-KIN-1/4-U-0600	6"	1/4	K	Inconel 600
M12LCP-TSS-1/8-U-0600	6"	1/8	T	304 SST
M12LCP-TSS-1/4-U-0600	6"	1/4	T	304 SST
M12LCP-ESS-1/8-U-0600	6"	1/8	E	304 SST
M12LCP-ESS-1/4-U-0600	6"	1/4	E	304 SST

接地型プローブの場合は、型番の“-U”を“-G”に変更します。追加費用はかかりません。
デュアルエレメントプローブの場合は、型番末尾に“-DUAL”を追加します。追加費用がかかります。
より長いタイプの304ステンレス鋼シースプローブの場合、型番の“-0600”を必要な長さに変更します。インチごとの追加費用がかかります。
より長いタイプK、Inconel 600シースプローブの場合、型番の“-0600”を必要な長さに変更します。インチごとの追加費用がかかります。

ミリ

型番	プローブ長さ	外径	熱電対タイプ	シース材料
M12LCP-JSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	J	304 SST
M12LCP-JSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	J	304 SST
M12LCP-KSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	K	304 SST
M12LCP-KSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	K	304 SST
M12LCP-KIN-M3-U-0150	150 mm	3 mm	K	Inconel 600
M12LCP-KIN-M6-U-0150	150 mm	6 mm	K	Inconel 600
M12LCP-TSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	T	304 SST
M12LCP-TSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	T	304 SST
M12LCP-ESS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	E	304 SST
M12LCP-ESS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	E	304 SST

接地点プローブの場合は、型番の“-U”を“-G”に変更します。追加費用はかかりません。
デュアルエレメントプローブの場合は、型番末尾に“-DUAL”を追加します。追加費用がかかります。
より長いタイプの304ステンレス鋼シースプローブの場合、型番の“-0150”を必要な長さに変更します。25 mmごとの追加費用がかかります。
より長いタイプのタイプK・Inconel 600シースプローブの場合、型番の“-0150”を必要な長さに変更します。25 mmごとの追加費用がかかります。