

ミニチュアコネクタ

ガラス充填ナイロン 耐熱温度 180℃

- ガラス充填ナイロンボディ
- 耐久型構造
- 最大 20 AWG (φ0.8) の燃線または単線が接続可能
- シリコンワイヤグロメット
- プラス / マイナスねじの組み合わせ

Note : コネクタは 150 ~ 180℃の間でわずかに変色する可能性があります、電気的特性には影響しません。



ガラス充填
ナイロン
ボディ



実物大




圧着式真鍮ステンレススチール
プッシング

外径0.020~0.125"および1.5 および 3.0 mm
のプロープに合うサイズがあります。
jp.omega.com/smp-sc_mini_conn_acc
をご覧ください。

NMPシリーズ

内蔵フェライト付ミニチュアコネクタおよび高温ミニチュアコネクタをご注文の場合は jp.omega.com をご覧ください。

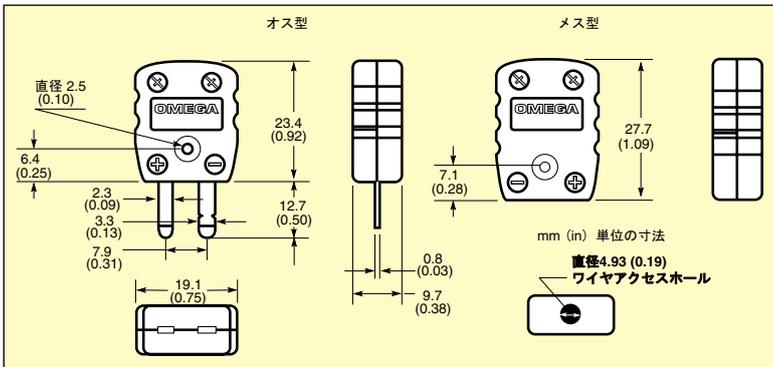

割引率一覧表	
1-10	0%
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000以上	25%

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/nmpをご覧ください

熱電対タイプ	熱電対タイプ材質	コネクタに使用される補償合金		シェルカラー	型番
		+	-		
K	CHROMEPA®ALOMEGA®	CHROMEPA®	ALOMEGA®	黄	NMP-K-(*)
T	銅-コンスタンタン	銅	コンスタンタン	青	NMP-T-(*)
J	鉄-コンスタンタン	鉄	コンスタンタン	黒	NMP-J-(*)
E	CHROMEPA®-コンスタンタン	CHROMEPA®	コンスタンタン	紫	NMP-E-(*)
R/S	Pt/13%Rh-Pt	銅	RNX/SNX	緑	NMP-R/S-(*)
G	W-W/26%Re	GPX	GNX	赤/緑	NMP-G-(*)
C	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	赤	NMP-C-(*)
D	W/3%Re-W/25%Re	DPX	DNX	赤/白	NMP-D-(*)
U	非補償型	銅	銅	白	NMP-U-(*)
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	オレンジ	NMP-N-(*)

* ご注文の際は、オス型コネクタは "M"、メス型コネクタは "F" を指定してください。

J、K、T、E、R、S、B型はANSI指定です。Omegalloy® は一般的にニッケル-ニッケルとして知られています。

注：U型（補償なし）コネクタはB型熱電対（Pt/6%Rh-Pt/30%Rh）と共に使用します。