

# RTD温度センサー マイクロDINコネクター付き

## PR-24シリーズ



- ✓ 保護等級：IP65
- ✓ 316ステンレス鋼
- ✓ 頑丈な鉋物絶縁の構成
- ✓ Pt100およびPt1000がオプションで可能
- ✓ 高精度、Pt100 クラスA、4線の構成 (標準)
- ✓ 最高温度：500°C (932°F) プロセス、125°C (257°F) コネクター
- ✓ 最低温度：-50°C (-58°F) プロセス、-30°C (-22°F) コネクター
- ✓ 圧力定格：150Bar
- ✓ 標準以外のシースの長さも注文可能—ページ下の「注文」表の注参照

OmegaのPR-24シリーズRTDプローブは、簡単な取り付けおよび素早い交換のために、工業標準のマイクロDINコネクターを備えています。

ステンレス鋼シースおよび一体型ネジ構成の保護等級：IP65コネクターは、厳しい工業環境での使用に最適です。

標準プロセスネジは、G $\frac{1}{4}$ "、G $\frac{1}{2}$ "、 $\frac{1}{4}$ " NPTおよび $\frac{1}{2}$ " NPTです。他のネジタイプについても、ご要望に応じます。



**ご注文：価格と詳細については[jp.omega.com/pr-24](http://jp.omega.com/pr-24)をご覧ください。**


型番	説明
PR-24-3-100-A-G1/4-6-150	Pt100 4線 クラスAプローブ、6 mm外径、長さ150 mm、銅シーリングワッシャー付きG $\frac{1}{4}$ "ネジ
PR-24-3-100-A-G1/4-3-150	Pt100 4線 クラスAプローブ、3 mm外径、長さ150 mm、銅シーリングワッシャー付きG $\frac{1}{4}$ "ネジ
PR-24-3-100-A-G1/2-6-150	Pt100 4線 クラスAプローブ、6 mm外径、長さ150 mm、銅シーリングワッシャー付きG $\frac{1}{2}$ "ネジ
PR-24-3-100-A-G1/2-3-150	Pt100 4線 クラスAプローブ、3 mm外径、長さ150 mm、銅シーリングワッシャー付きG $\frac{1}{2}$ "ネジ
PR-24-3-100-A-1/4-1/4-6	Pt100 4線 クラスAプローブ、 $\frac{1}{4}$ "外径、長さ6"、 $\frac{1}{4}$ " NPTネジ
PR-24-3-100-A-1/4-1/8-6	Pt100 4線 クラスAプローブ、 $\frac{1}{8}$ "外径、長さ6"、 $\frac{1}{4}$ " NPTネジ
PR-24-3-100-A-1/2-1/4-6	Pt100 4線 クラスAプローブ、 $\frac{1}{4}$ "外径、長さ6"、 $\frac{1}{2}$ " NPTネジ
PR-24-3-100-A-1/2-1/8-6	Pt100 4線 クラスAプローブ、 $\frac{1}{8}$ "外径、長さ6"、 $\frac{1}{2}$ " NPTネジ
PR-24-3-100-A-G1/4	Pt100 4線 クラスAパイププラグプローブ、銅シーリングワッシャー付きG $\frac{1}{4}$ "ネジ
PR-24-3-100-A-1/2	Pt100 4線 クラスAパイププラグプローブ、 $\frac{1}{2}$ "NPTネジ

注：非標準の長さでご注文の場合は、型番末尾の“6”または“150”を必要な長さに(ミリメートルまたはインチ単位で)変更してください。標準より短くする場合は、追加費用はかかりません。標準より長くする場合は、カスタマーサービスにご相談ください。

付属品

型番	説明
PR-24-CON-5M	配線済みマイクロDINコネクタ、5 m (16.4') の錫メッキ銅ブレイド状4芯PVC絶縁リード線
PR-24-CON-10M	配線済みマイクロDINコネクタ、10 m (32.8') の錫メッキ銅ブレイド状4芯PVC絶縁リード線
CSW-1/4	G $\frac{1}{4}$ "ネジ用銅シーリングワッシャー
CSW-1/2	G $\frac{1}{2}$ "ネジ用銅シーリングワッシャー
EXTT-4CUI-24S-15M	4芯リード線、7ストランド0.2 mm. PFA絶縁 15 m (49.2')

PR-24プローブには、0.34 mm<sup>2</sup>までの線接続用のネジ端子付きマイクロDIN組み合わせコネクタが付属しています。  
 注文例：PR-24-3-100-A-G1/4-6-150、Pt100 クラスA、4線プローブ、G $\frac{1}{4}$ プロセスネジおよびマイクロDINコネクタ、6 mm外径、長さ150 mm (5.9") のステンレス鋼シース CSW-14、銅シーリングワッシャー EXTT-4CUI-24S-30M、RTD 4芯リード線、2芯赤、2芯白 7ストランド 0.03 mm<sup>2</sup> (0.0011") 導線、30 m (98.42') リール。

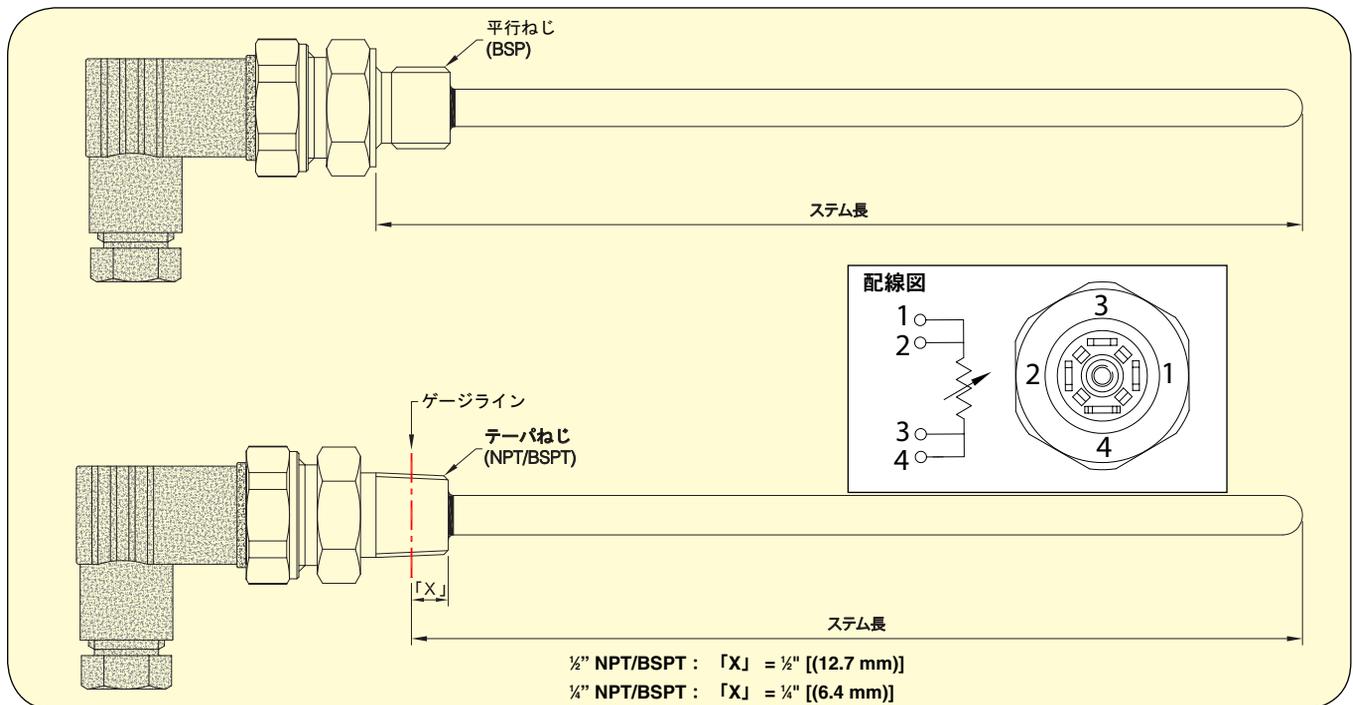

型番の構成

