


耐久性リード線接続継手、高温白金アッセンブリおよびセラミック保護管

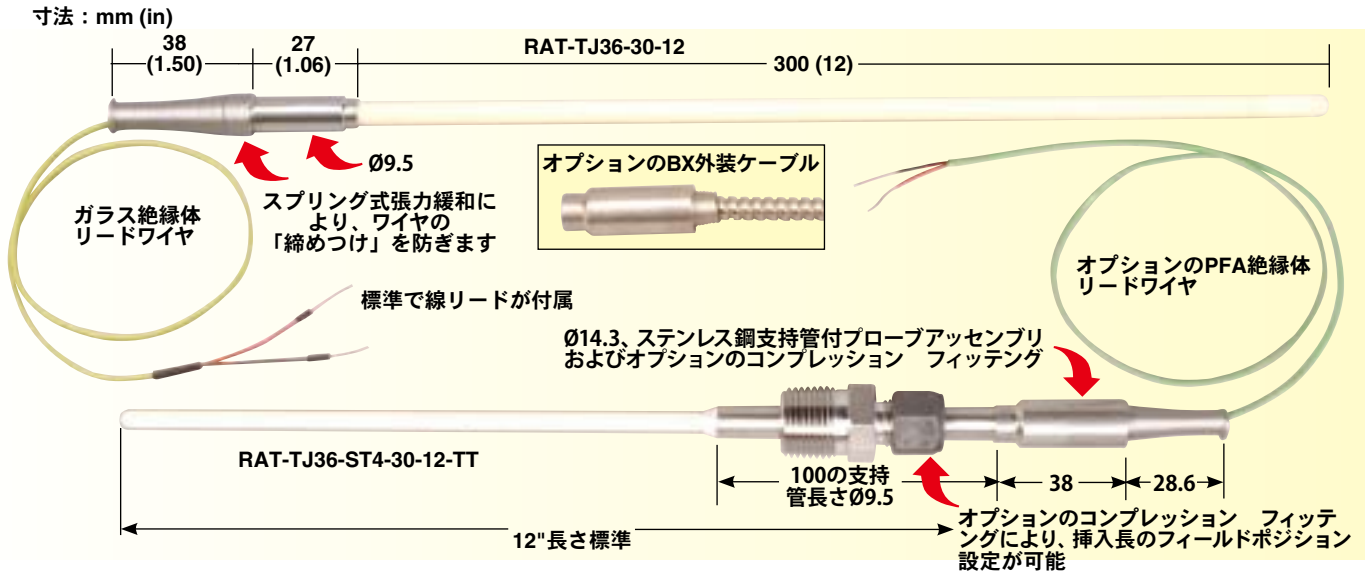

- NHX 標準セラミックコネクタ、定格 650°C
- HSTW 標準コネクタ液体クリ液晶ポリマ、耐熱温度 260°C
- 最高 1650°C耐熱温度
- 酸化または還元環境
- 1/4" 径高純度アルミニウム保護管
- 標準ストリップリード端末
- 1m (40") 24 AWG (0.020") ソリッドガラス編組絶縁体リード線

利用できるオプション

- NIST 校正可能
- オーダーによるプローブ長さ
- ストリップエンドリードに代わる熱電対コネクタ
- デュアル素子
- 特別なリード長さ
- リード線構成

タイプ R、S、B 白金熱電対は、高純度アルミニウム保護管で覆われています。素子の絶縁体には、ダブルボア高純度高温処理アルミニウム絶縁体を使用しています。

オプションのコンプレッションフィッティング：適切な取り付けネジを選択してください。

型番	説明
SSLK-38-14	¼取り付けネジ
SSLK-38-38	⅜取り付けネジ

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/rat-tj をご覧ください

型番	熱電対タイプ	AWGワイヤサイズ
RAT-TJ36-30-12	Pt vs Pt 13% Rh	30
RAT-TJ36-24-12	Pt vs Pt 13% Rh	24
SAT-TJ36-30-12	Pt vs Pt 10% Rh	30
SAT-TJ36-24-12	Pt vs Pt 10% Rh	24
BAT-TJ36-30-12	Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh	30
BAT-TJ36-24-12	Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh	24

ステンレス鋼支持管付プローブアッセンブリおよびオプションのコンプレッションフィッティングにより、挿入長のフィールドポジション設定が可能です。

型番	熱電対タイプ	AWGワイヤサイズ
RAT-TJ36-ST4-30-12	Pt vs Pt 13% Rh	30
RAT-TJ36-ST4-24-12	Pt vs Pt 13% Rh	24
SAT-TJ36-ST4-30-12	Pt vs Pt 10% Rh	30
SAT-TJ36-ST4-24-12	Pt vs Pt 10% Rh	24
BAT-TJ36-ST4-30-12	Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh	30
BAT-TJ36-ST4-24-12	Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh	24

ご要望に応じて、追加費用なしでワイヤロット校正証明書の提供が可能です。型番末尾に“-CERT”を追加してください。他のリード線構成、または 1 m (40") 以上のリード線付きをご注文の場合：SB または TT SB の場合は、型番末尾に“-SB”または“-TT SB”を追加してください。追加費用がかかります。36" 以上のリード長さの場合は、型番中の“36”をインチ単位の希望する長さに変更してください。36" の価格に追加の 1 フィート単位ごとの費用がかかります。BX または TT BX の場合は、型番末尾に“-BX”または“-TT BX”を追加してください。追加費用がかかります。36" 以上のリード長さの場合は、型番中の“36”をインチ単位の希望する長さに変更してください。36" の価格に追加の 1 フィート単位ごとの費用がかかります。TT の場合は、型番末尾に“-TT”を追加してください。追加費用はかかりません。36" 以上のリード長さ標準プレイド状ガラスまたは TT の場合は、型番中の“36”をインチ単位の希望する長さに変更してください。36" の価格に追加の 1 フィート単位ごとの費用がプラスされます。

注：タイプ B は 26 AWG 標準です。

他の終端をご注文の場合：小型平ピン SMPW オス型コネクタの場合は、型番末尾に“-SMPW-M”を追加してください。追加費用がかかります。小型平ピン SHX オス型セラミックコネクタの場合は、型番末尾に“-SHX-M”を追加してください。追加費用がかかります。標準丸ピン OSTW オス型コネクタの場合は、型番末尾に“-OSTW-M”を追加してください。追加費用がかかります。標準丸ピン OSTW オス型セラミックコネクタの場合は、型番末尾に“-NHX-M”を追加してください。追加費用がかかります。

注文例：RAT-TJ120-30-18-TTBX-NHX-M、耐久型リード線接続手高温プローブ、タイプ R、PFA 絶縁体リード線仕様の 120" ステンレス鋼 BX 外装ケーブル、30 AWG (0.010")、長さ 18" 高純度アルミニウム保護管、標準セラミックコネクタ低温端端末、リード線に丈夫なケーブルクランプアタッチメント付。