

D-SUB 型コネクタ

低コスト圧着式

価格と詳細については
[jp.omega.com/
 sm_sub-d_conn](http://jp.omega.com/sm_sub-d_conn)を
 ご覧ください

SMシリーズ
 5セット/パック

使用例


- 実験室
- 自動車のテスト
- 品質管理部
- プロファイルプローブ
- 高密度での使用
- 使用温度範囲 -55 ~ 105°C




コネクタ寸法についてはjp.omega.comをご覧ください

コネクタボディは5
 セット入で別売り

全モデルは実物大

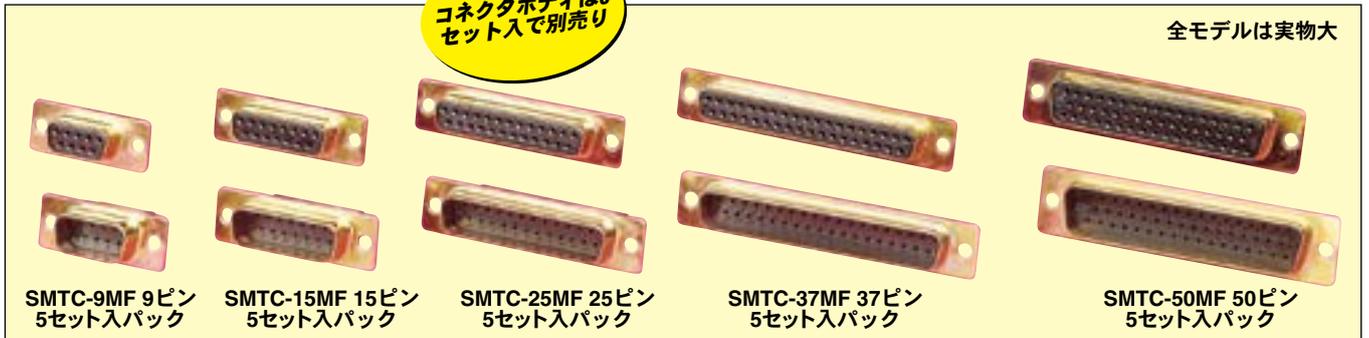

バックシェルは
 5個入で別売り

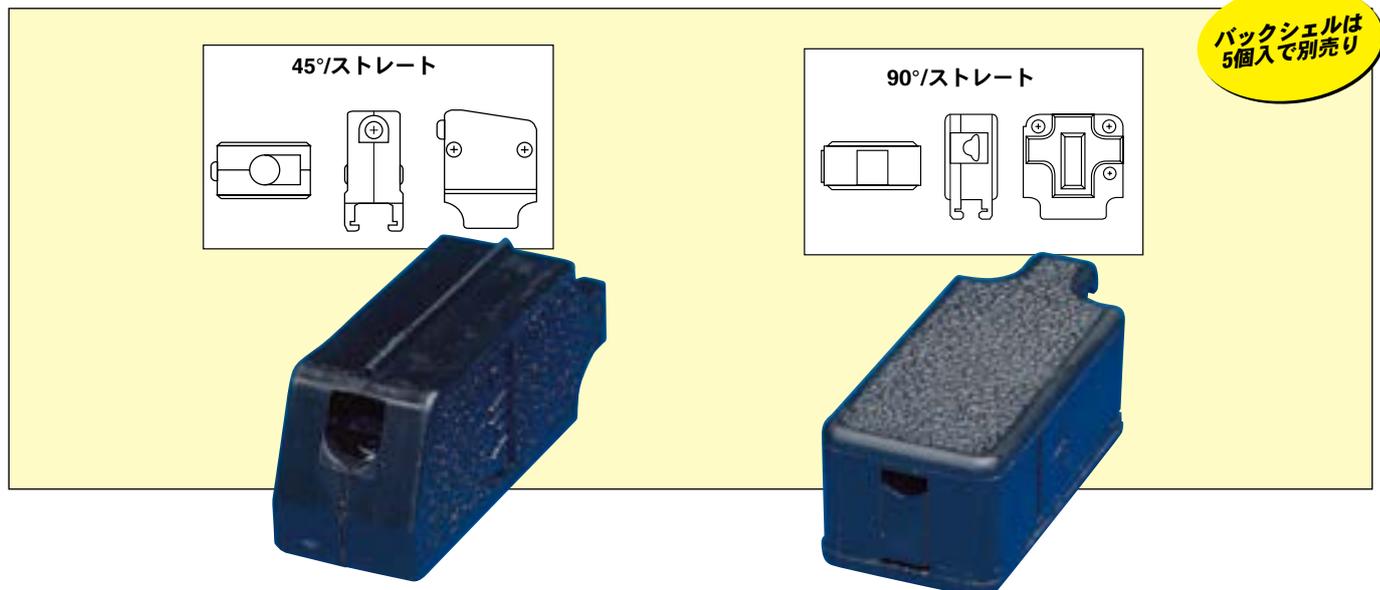

45°/ストレート		
型番	説明	ピンの数
SM4-9-ROHS	45°/ストレート D-SUB バックシェル	9
SM4-15		15
SM4-25-ROHS		25
SM4-37-ROHS		37
SM4-50		50

90°/ストレート		
型番	説明	ピンの数
SM9-9-ROHS	90°/ストレート D-SUB バックシェル	9
SM9-15-ROHS		15
SM9-25-ROHS		25
SM9-37-ROHS		37
SM9-37-ROHS		37


熱電対マルチピン

SM 型コネクタ用低コスト圧着式


SMTCシリーズ

100個入パックのピンまたはソケット セット

OMEGA独自の低コスト圧着式熱電対合金ピンおよびソケットはローコストおよび高性能の新しい産業標準となります。これらの接点は、Chromega®、Alomega®、金メッキ鉄、コンスタンタン、銅等、多くの熱電対合金に利用できます。それに加え、非補償ピンおよびソケットも在庫にあります。すべての熱電対接点は容易に識別できるようにカラーコードされ、便利な100個（25個4束）で販売しています。すべてのピンおよびソケットは、撚線構造で20AWG (Ø0.8) または24AWG (Ø0.5) のOMEGA®熱電対外径を使って容易に配線できます。電気的な接触の信頼性を高めるため、撚線をおすすめします。高精度D-SUBコネクタは5個セットで販売しており、各パッケージは5個のオスコネクタボディおよび5個のメスコネクタボディで構成されています。セットは9、15、25、37および50ピン構成があります。

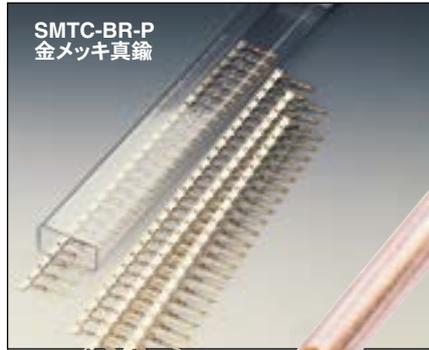

SMTC-BR-P
金メッキ真鍮

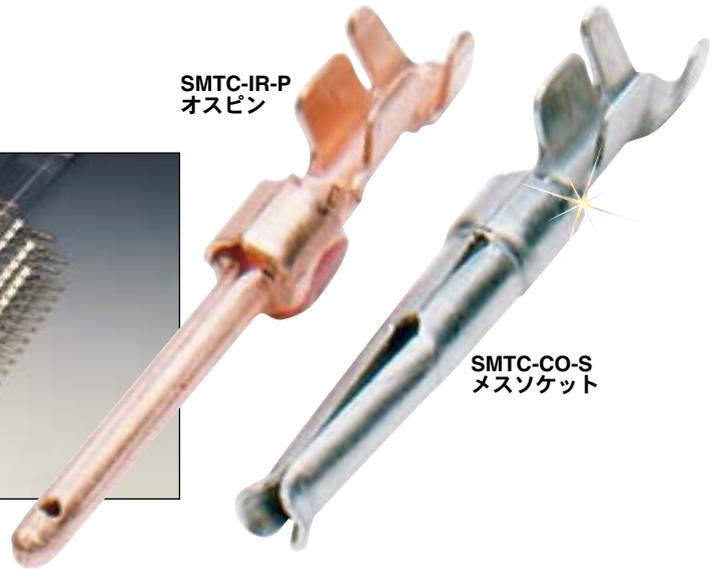

SMTC-IR-P
オスピン

SMTC-CO-S
メスコケット

材質	熱電対タイプ (ANSI記号)
鉄/コンスタンタン	J
CHROMEQA®/ALOMEGA®	K
銅/コンスタンタン	T
CHROMEQA®/コンスタンタン	E
Omega-P/Omega-N	N

熱電対合金ピンおよびソケット

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/sm_sub-d_conn をご覧ください		
合金 材質	型番(オスピン)	型番(メスコケット)
CHROMEQA®(+)	SMTC-CH-P	SMTC-CH-S
ALOMEGA® (-)	SMTC-AL-P	SMTC-AL-S
コンスタンタン (-)	SMTC-CO-P	SMTC-CO-S
銅 (+)	SMTC-CU-P	SMTC-CU-S
鉄* (+)	SMTC-IR-P	SMTC-IR-S
Omega-P® (+)	SMTC-OP-P	SMTC-OP-S
Omega-N® (-)	SMTC-ON-P	SMTC-ON-S

* 金メッキ
SMTC-50MF、50ピンコネクタボディ

接続部品

型番	商品説明
SMFR	メスねじ固定セット、5個セット/pkg.
SMMR	オスねじ固定セット、20個セット/pkg

ご注文：接点（ピンおよびソケット）、コネクタボディ、バックシェル、接続部品および付属品を指定してください。

D-SUB コネクタボディ (オスおよびメス)

型番	商品説明
SMTC-9MF	9ピンコネクタボディ (5個セット)
SMTC-15MF	15ピンコネクタボディ (5個セット)
SMTC-25MF	25ピンコネクタボディ (5個セット)
SMTC-37MF	37ピンコネクタボディ (5個セット)
SMTC-50MF	50ピンコネクタボディ (5個セット)

非補償ピンおよびソケット

型番(オスピン)	メスコケット 型番
SMTC-BR-P 金メッキ 真鍮	SMTC-PBRZ-S 金メッキ リン青銅

割引率一覧表	
1-10	0%
11-24	10%
25-99	15%
100-499	20%
500以上	25%

付属ツール

型番	商品説明
SM-CTHD	耐久型圧着ツール
SM-CTE	低価格圧着ツール
SM-EX	挿入/摘出ツール



SM-CTHD 耐久型
高精度圧着ツール、
ラチェット動作

SM-CTE 低価格圧着ツール



SM-EX 多機能挿入/摘出ツール