


「ボルトオン」ワッシャ型 熱電対アッセンブリ

WTシリーズ
300 mm



- M3.5(#6)、M4(#8)、M4.5(#10)、および M6 (1/4") ネジサイズ
- 新しい耐久型設計
- ガラス最大耐熱温度 480°C
PFA 最大耐熱温度 260°C
- Kapton 絶縁体とオーダーによる長さやサイズについては、カスタマーサービスにお問い合わせください
- 20 AWG 単線から製造
- 接地型温接点

さまざまな表面に簡単に
取り付けられます。

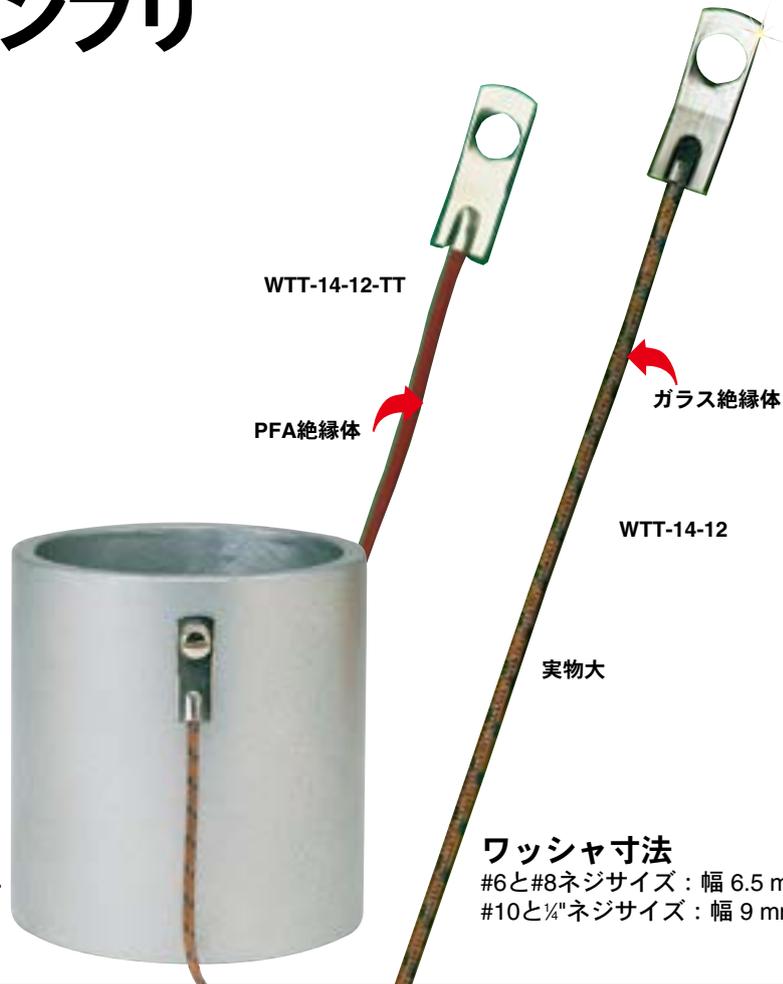

ワッシャ寸法

#6と#8ネジサイズ：幅 6.5 mm x 長さ 22
#10と1/4"ネジサイズ：幅 9 mm x 長さ 25



ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/wtをご覧ください

型番 長さ：300 mm (12")	型番 長さ：600 mm (24")	型番 長さ：900 mm (36")	型番 長さ：1500 mm (60")	ワッシャ穴 直径 mm (in)	ネジサイズ	
					US	メートル法
ガラス絶縁体						
WT(*)-6-12	WT(*)-6-24	WT(*)-6-36	WT(*)-6-60	3.68 (0.145)	#6	M3.5
WT(*)-8-12	WT(*)-8-24	WT(*)-8-36	WT(*)-8-60	4.32 (0.170)	#8	M4
WT(*)-10-12	WT(*)-10-24	WT(*)-10-36	WT(*)-10-60	4.95 (0.195)	#10	M4.5
WT(*)-14-12	WT(*)-14-24	WT(*)-14-36	WT(*)-14-60	6.60 (0.260)	1/4"	M6
PFA絶縁体						
WT(*)-6-12-TT	WT(*)-6-24-TT	WT(*)-6-36-TT	WT(*)-6-60-TT	3.68 (0.145)	#6	M3.5
WT(*)-8-12-TT	WT(*)-8-24-TT	WT(*)-8-36-TT	WT(*)-8-60-TT	4.32 (0.170)	#8	M4
WT(*)-10-12-TT	WT(*)-10-24-TT	WT(*)-10-36-TT	WT(*)-10-60-TT	4.95 (0.195)	#10	M4.5
WT(*)-14-12-TT	WT(*)-14-24-TT	WT(*)-14-36-TT	WT(*)-14-60-TT	6.60 (0.260)	1/4"	M6

* 熱電対タイプの指定：J、K、T、またはE。剥き出しリード線が標準です。他の端子をご注文の際は、#10 スベードラグでは型番の最後に“-L”を追記します。追加費用がかかります。標準 OSTW コネクタでは型番の最後に“-OSTW-M”を追記します。追加費用がかかります。または、メスでは型番の最後に“-OSTW-F”を追記します。追加費用がかかります。標準オス型丸ピンコネクタの成形バージョンでは、型番の最後に“-LRTC”を追記します。追加費用がかかります。ミニチュア SMPW オスコネクタでは、型番の最後に“-SMPW-M”を追記します。追加費用がかかります。または、メスでは型番の最後に“-SMPW-F”を追記します。追加費用がかかります。ミニチュアオス型コネクタの成形バージョンでは、型番の最後に“-SRTC”を追記します。追加費用がかかります。60" を超えるリード線長さでご注文の際は、型番の“60”をインチ単位で要求する長さに変更し、1フィートごとの料金を60"の価格に加えます。

注用例：WTJ-6-12、ワッシャ型熱電対、タイプJ、#6ネジ、長さ300mm、ガラス編組絶縁被覆熱電対